


Tornillo cabeza hexagonal con rosca corta DIN 610 Acero Sin revestimiento 8.8 M20X120X96,7

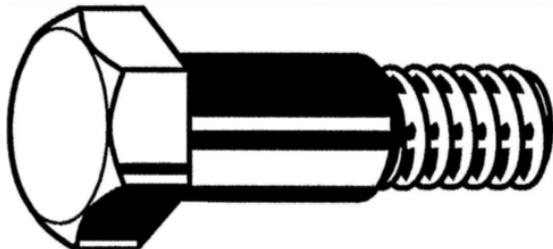

Artículo No.	01046.200.120
Marca	-
UBB	500650768335
UNSPSC	31162400
EAN	8717077291287
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M20
Longitud	120 mm
Lk min.	96.7
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica


Normas

DIN	610
-----	-----

Especificación técnica

b:50mmL≤150mm	24.5
b:L150mm	29.5
b:L≤50mm	22.5
d-D	M20
ds (k6)	21
k	12.5
L (mm)	120
P	2.5

Diseño técnico

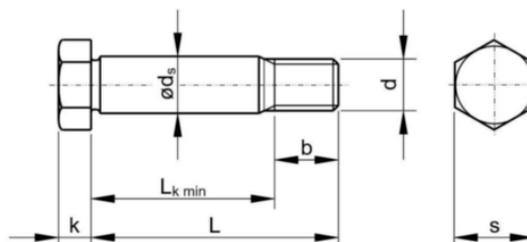

FABORY