

Tornillo cabeza hexagonal con rosca corta DIN 610 Acero Sin revestimiento 8.8 M24X75X47,8

Artículo No.	01046.240.075
Marca	-
UBB	500650768905
UNSPSC	31162400
EAN	8717077291348
Env. de 5	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M24
Longitud	75 mm
Lk min.	47.8
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica


Normas

DIN	610
-----	-----

Especificación técnica

b:50mmL≤150mm	28.5
b:L150mm	33.5
b:L≤50mm	26.5
d-D	M24
ds (k6)	25
k	15
L (mm)	75
P	3

Diseño técnico

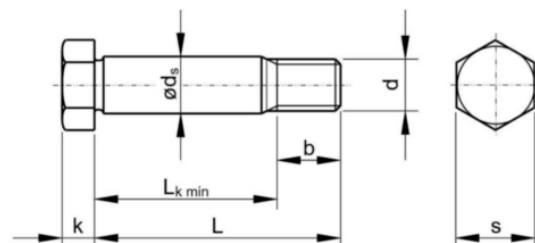

FABORY