


Tornillo hexagonal y punta de cono DIN 564 Acero Sin revestimiento 22H M8X30

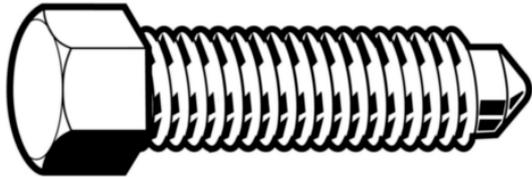

Artículo No.	01097.080.030
Marca	-
UBB	500650782922
UNSPSC	31162400
EAN	8717077292741
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M8
Longitud	30 mm
Clase	22H
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

DIN	564
-----	-----

Especificación técnica

d-D	M8
D (mm)	5.5
dp	5.5
k	6
L (mm)	30
P	1.25
s	10
z2	4

Diseño técnico

