


Tornillo cabeza reducida hexagonal con punta DIN 561 Acero Sin revestimiento 22H M6X16

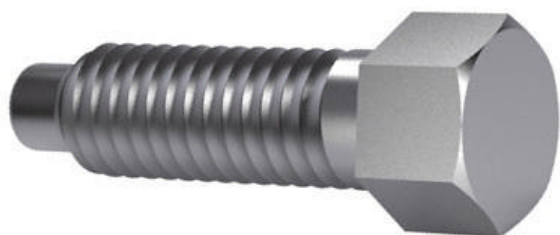

Artículo No.	01098.060.016
Marca	-
UBB	952351212586
UNSPSC	31161620
EAN	8715492022561
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	16 mm
Threaded pitch (P)	1
Clase	22H
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Punta	Dog
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

DIN	561
NF	E25-133

Especificación técnica

d-D	M6
dp (max.)	4
k	5
L (mm)	16
P	1
s	8
z2 (min.)	3

Diseño técnico

