


Tornillo cabeza reducida hexagonal con punta DIN 561 Acero Sin revestimiento 22H M16X40

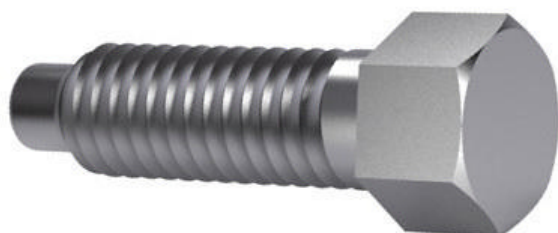

Artículo No.	01098.160.040
Marca	-
UBB	500644622655
UNSPSC	31161620
EAN	8717077011151
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Threaded pitch (P)	2
Diámetro (d-D)	M16
Anchura (L) (mm)	40
Clase	22H
Características de conducción	Hexagonal
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material (largo)	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca (larga)	Métrica

Normas

NF	E25-133
DIN	561

Especificación técnica

d_p (max.)	12
k	11
P	2
s	19/18*
z_2 (min.)	8

Diseño técnico

