


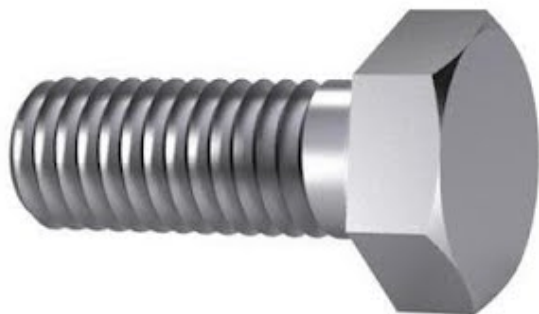

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4017/ DIN 933 Acero Cincado 8.8 M4X70

Artículo No.	01210.040.070
Marca	-
UBB	500645001305
UNSPSC	31161620
EAN	8717077049772
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M4
Longitud	70 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

DIN	933
NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M

Especificación técnica

d-D	M4
k	2.8
L (mm)	70
P	0.7
s	7

Diseño técnico

