


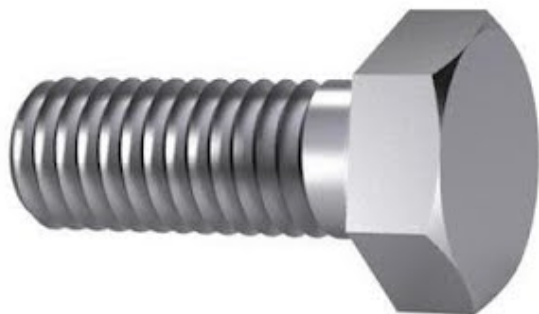

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4017/ DIN 933 Acero Cincado 8.8 M6X10

Artículo No.	01210.060.010
Marca	-
UBB	950351063843
UNSPSC	31161620
EAN	8715492029621
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	10 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1568
NF	E25-114
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017

Especificación técnica

d-D	M6
k	4
L (mm)	10
P	1
s	10

Diseño técnico

