


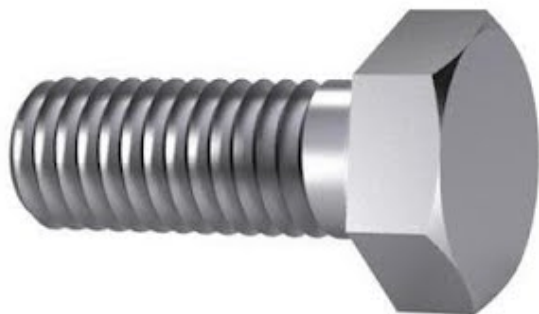

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4017/ DIN 933 Acero Cincado 8.8 M24X60

Artículo No.	01210.240.060
Marca	-
UBB	950351081829
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031945
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M24
Longitud	60 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1568
DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Especificación técnica

d-D	M24
k	15
L (mm)	60
P	3
s	36

Diseño técnico

