


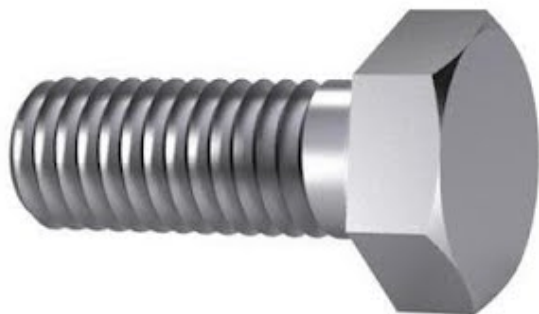

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4017/ DIN 933 Acero Cincado 8.8 M24X150

Artículo No.	01210.240.150
Marca	-
UBB	500621732527
UNSPSC	31161620
EAN	8715494503860
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M24
Longitud	150 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

Especificación técnica

d-D	M24
k	15
L (mm)	150
P	3
s	36

Diseño técnico

