


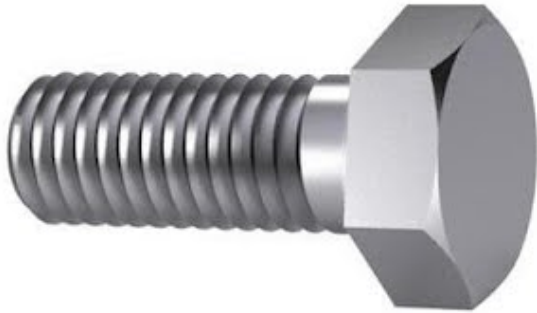

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4017/ DIN 933 Acero Cincado 8.8 M27X120

Artículo No.	01210.270.120
Marca	-
UBB	950351083569
UNSPSC	31161620
EAN	8715492032195
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M27
Longitud	120 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

DIN	933
ISO	4017
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568

Especificación técnica

d-D	M27
k	17
L (mm)	120
P	3
s	41

Diseño técnico

