


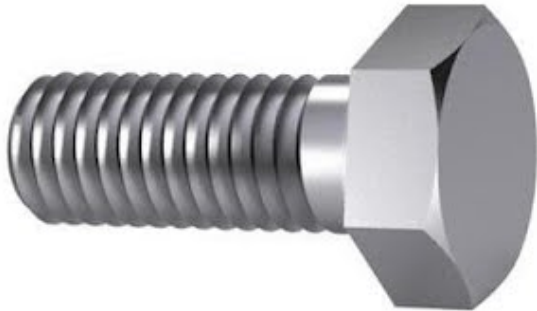

## Tornillo cabeza hexagonal ISO 4017/ DIN 933 Acero Cincado 8.8 M30X75

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Artículo No. | 01210.300.075          |
| Marca        | -                      |
| UBB          | 500621732865           |
| UNSPSC       | 31161620               |
| EAN          | 8715494503891          |
| Env. de 10   | Solo embalaje completo |

### Parámetros técnicos

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Diámetro                      | M30              |
| Longitud                      | 75 mm            |
| Clase                         | 8.8              |
| Características de conducción | Hexagon          |
| Forma de la cabeza            | Cabeza hexagonal |
| Material                      | Acero            |
| Dirección del hilo            | Derecha          |
| Tratamiento de superficie     | Cincado          |
| Rosca                         | Métrica          |

### Normas

|      |            |
|------|------------|
| NF   | E25-114    |
| ISO  | 4017       |
| DIN  | 933        |
| ASME | B18.2.3.1M |
| NEN  | 1568       |

### Especificación técnica

|        |      |
|--------|------|
| d-D    | M30  |
| k      | 18.7 |
| L (mm) | 75   |
| P      | 3.5  |
| s      | 46   |

### Diseño técnico

