


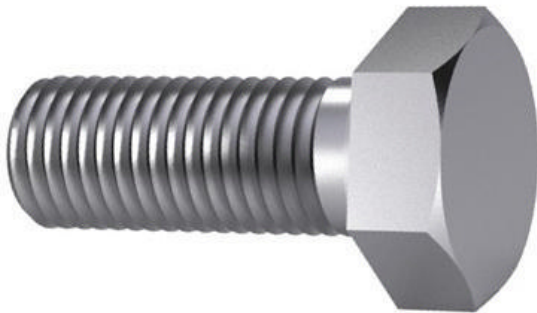

Tornillo cabeza hexagonal MF DIN 961 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M12X1,50X50/S=19

Artículo No.	01250.120.050
Marca	-
UBB	951351603562
UNSPSC	31161620
EAN	8715492040077
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M12
Longitud	50 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado amarillo
Rosca	Métrica fina

Normas

NEN	1568
ISO	8676
DIN	961
NF	E25-151

Especificación técnica

d-D	M12
k	7.5
L (mm)	50
P	1.5
s	19

Diseño técnico

