


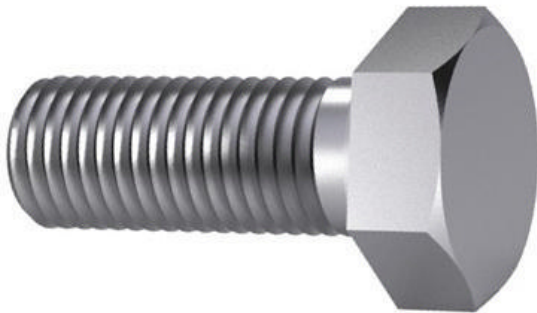

Tornillo cabeza hexagonal MEF DIN 961 Acero Cincado pasivado amarillo 8.8 M10X1,00X35/S=17

Artículo No.	01251.100.035
Marca	-
UBB	951351604719
UNSPSC	31161620
EAN	8715492040312
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M10
Longitud	35 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado pasivado amarillo
Rosca	Métrica extra fina

Normas

NF	E25-151
ISO	8676
DIN	961
NEN	1568

Especificación técnica

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	35
P	1
s	17

Diseño técnico

