

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 10.9 M6X50

Artículo No.	04100.060.050
Marca	-
UBB	950351324062
UNSPSC	31161620
EAN	8715492114129
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	50 mm
Clase	10.9
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica
Info	Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.


Normas

ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	50

Diseño técnico

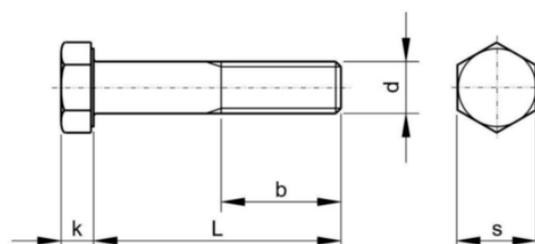

P

1

s

10