

## Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 10.9 M18X75

Artículo No.	04100.180.075
Marca	-
UBB	500644674706
UNSPSC	31161620
EAN	8717077016361
Env. de 25	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M18
Longitud	75 mm
Clase	10.9
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica
Info	Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.


### Normas

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112

### Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	48
b (min.): L200mm	61
b (min.): L≤125mm	42
d-D	M18
k	11.5

### Diseño técnico

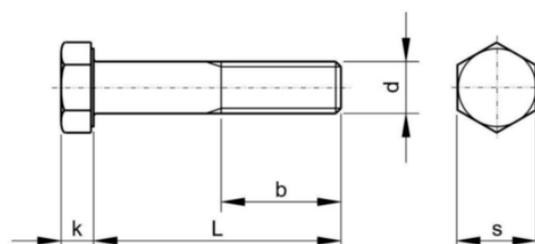

L (mm) 75

P 2.5

s 27