

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 12.9 M30X100

Artículo No.	04108.300.100
Marca	-
UBB	955351412619
UNSPSC	31161620
EAN	8715493850064
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M30
Longitud	100 mm
Clase	12.9
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica
Info	Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.


Normas

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7

Diseño técnico

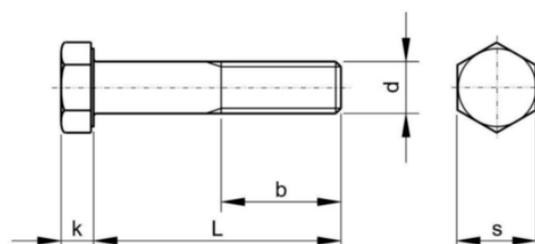

L (mm) 100

P 3.5

s 46