

## Tornillo cabeza hexagonal MF DIN 960 Acero Sin revestimiento 10.9 M24X2,00X130



Artículo No.	04160.240.130
Marca	-
UBB	954351298128
UNSPSC	31161620
EAN	8715492121066
Env. de 10	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M24
Longitud	130 mm
Clase	10.9
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica fina
Info	Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.


### Normas

DIN	960
NF	E25-152
ISO	8765
NEN	1555

### Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24

### Diseño técnico

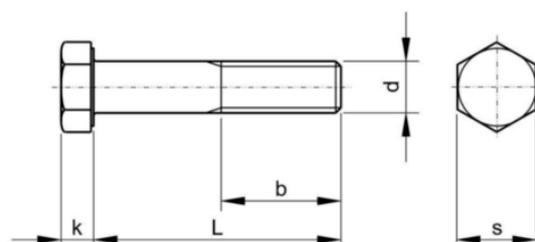

k	15
L (mm)	130
P	2
s	36

**FABORY**