

## Tornillo cabeza hexagonal MF DIN 960 Acero Sin revestimiento 10.9 M36X3,00X150



Artículo No.	04160.360.150
Marca	-
UBB	500644711342
UNSPSC	31161620
EAN	8717077019683
Env. de 5	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M36
Longitud	150 mm
Clase	10.9
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica fina
Info	Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.


### Normas

ISO	8765
NF	E25-152
DIN	960
NEN	1555

### Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	84
b (min.): L200mm	97
d-D	M36
k	22.5

### Diseño técnico

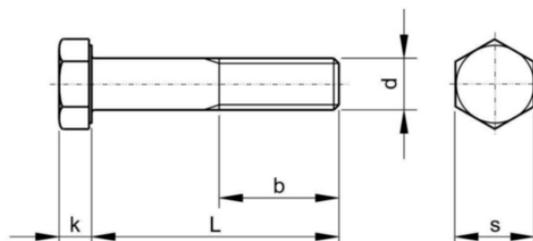

L (mm)	150
P	3
s	55

**FABORY**