

Tornillo cabeza cilíndrica hexágono interior DIN 912 Acero Sin revestimiento 12.9 M5X210



Artículo No.	07000.050.210
Marca	-
UBB	500645036210
UNSPSC	31161605
EAN	8717077053267
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M5
Longitud	210 mm
Clase	12.9
Características de conducción	Hexágono interior
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Info Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.


Normas

ISO	4762
BS	4168-1
DIN	912
ASME	B18.3.1M
NEN	1241
NF	E25-125

Especificación técnica

b	22
d-D	M5
dk (max.)	8.5
Rosca total C ≤	25
k (max.)	5

Diseño técnico

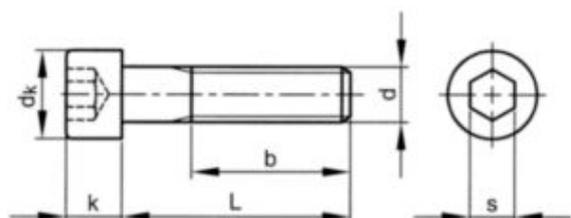

L (mm) 210

P 0.8

s 4