



Tornillo cabeza cilíndrica hexágono interior DIN 912 Acero Sin revestimiento 12.9 M42X150

Artículo No.	07000.420.150
Marca	-
UBB	500644741380
UNSPSC	31161605
EAN	8717077022683
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M42
Longitud	150 mm
Clase	12.9
Características de conducción	Hexágono interior
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica
Info	Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.


Normas

NEN	1241
BS	4168-1
DIN	912
ASME	B18.3.1M
ISO	4762
NF	E25-125

Especificación técnica

b	96
d-D	M42
dk (max.)	63
Rosca total C ≤	130
k (max.)	42

Diseño técnico

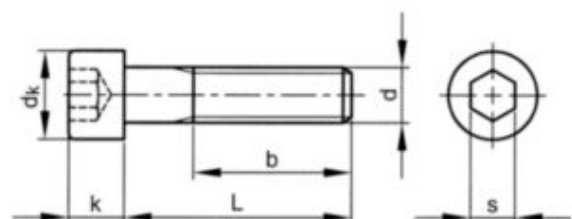

L (mm) 150

P 4.5

s 32