


Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior DIN ≈7991 Acero Sin revestimiento 010.9 M10X100

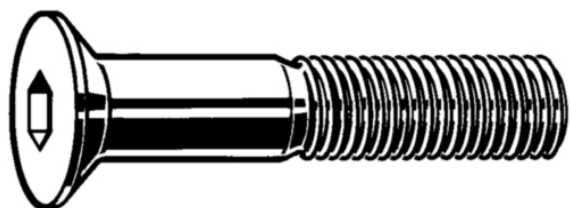

Artículo nr.	07400.100.100
Marca	-
UBB	950351479585
UNSPSC	31161518
EAN	8715492083487
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M10
Anchura (L) (mm)	100
Clase	010.9
Características de conducción	Hexagono interior
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material (largo)	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca (larga)	Métrica
Info	Atención: el electrozincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.


Normas

BS	4168-8
NEN	2359
DIN	≈7991
ISO	10642

Especificación técnica

b (min.)	32
k (max.)	6.2
P	1.50
Rosca total C ≤	50
d _k (max.)	22.4

Diseño técnico

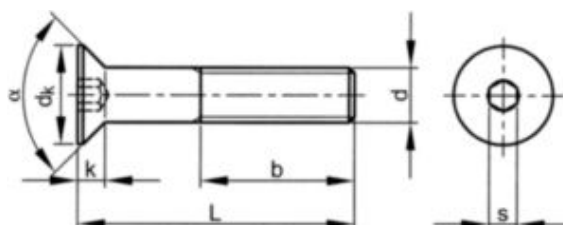

α

90°

S

6

UP COURSE.

SETTING THE STANDARD
IN FASTENING SOLUTIONS