


Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior DIN ≈7991 Acero Sin revestimiento 010.9 M16X110

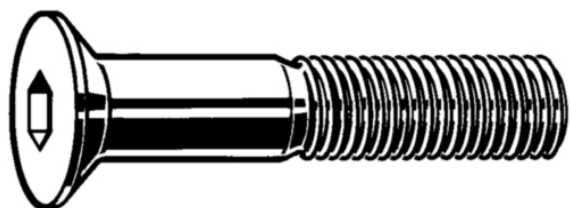

Artículo nr.	07400.160.110
Marca	-
UBB	952351363710
UNSPSC	31161518
EAN	8715492084064
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M16
Anchura (L) (mm)	110
Clase	010.9
Características de conducción	Hexagono interior
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material (largo)	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca (larga)	Métrica
Info	Atención: el electrozincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.


Normas

ISO	10642
DIN	≈7991
NEN	2359
BS	4168-8

Especificación técnica

P	2
d_k (max.)	33.6
α	90°
k (max.)	8.8
Rosca total C ≤	70

Diseño técnico

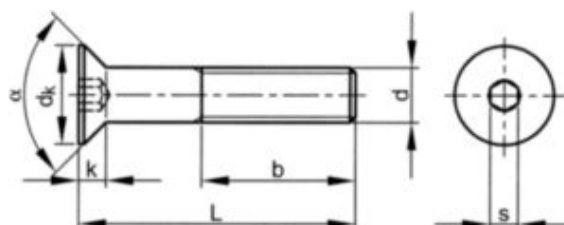

s 10

b (min.) 44

UP COURSE.
SETTING THE STANDARD
IN FASTENING SOLUTIONS