


Tornillo cabeza hexagonal con tuerca hexagonal DIN 601/555 Acero Sin revestimiento 4.6 M39X180

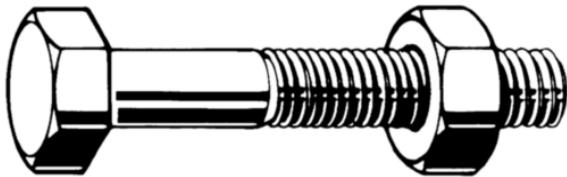

Artículo No.	08000.390.180
Marca	-
UBB	500648036415
UNSPSC	31161620
EAN	8717077287563
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M39
Anchura (L) (mm)	180
Clase	4.6
Material (largo)	Acero
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Características de conducción	Hexagonal
Dirección del hilo	Derecha
Rosca (larga)	Métrica
Info	The property class of the corresponding nuts is 4 as a minimum.


Normas

ISO	≈4016/4033
DIN	601/555
NF	E25-115-1/E25-402

Especificación técnica

b (min.): 125mm<L≤200mm	90
b (min.): L>200mm	103
b (min.): L≤125mm	84
k	25
m	31
P	4

Diseño técnico

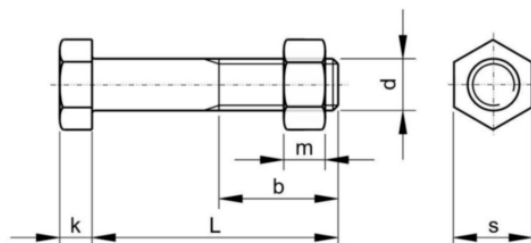

FABORY