


Tornillo cabeza hexagonal con tuerca hexagonal DIN 601/555 Acero Sin revestimiento 4.6 M39X180

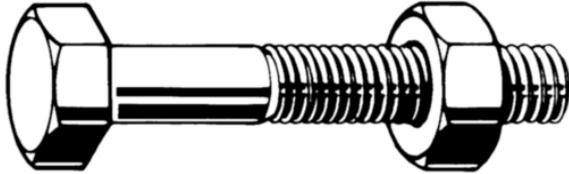

Artículo No.	08000.390.180
Marca	-
UBB	500648036415
UNSPSC	31161620
EAN	8717077287563
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M39
Longitud	180 mm
Clase	4.6
Características de conducción	Hexagon
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica
Info	La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de [4].


Normas

DIN	601/555
NEN	102/697
NF	E25-115-1/E25-402
ISO	≈4016/4033

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	90
b (min.): L200mm	103
b (min.): L≤125mm	84
d-D	M39
k	25
L (mm)	180

Diseño técnico

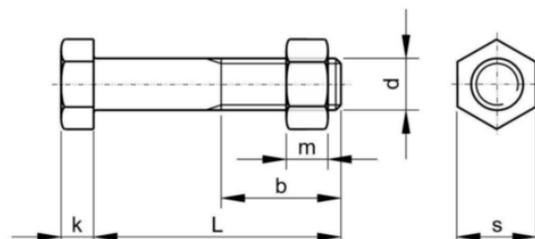

m	31
P	4
s	60

FABORY