


Tornillo cabeza hexagonal con tuerca hexagonal DIN 601/555 Acero Sin revestimiento 4.6 M45X140

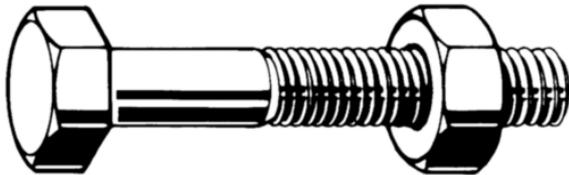

Artículo No.	08000.450.140
Marca	-
UBB	500648036662
UNSPSC	31161620
EAN	8717077287587
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M45
Longitud	140 mm
Clase	4.6
Características de conducción	Hexagon
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica
Info	La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de [4].


Normas

NEN	102/697
NF	E25-115-1/E25-402
DIN	601/555
ISO	≈4016/4033

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	102
b (min.): L200mm	115
d-D	M45
k	28
L (mm)	140
m	36

Diseño técnico

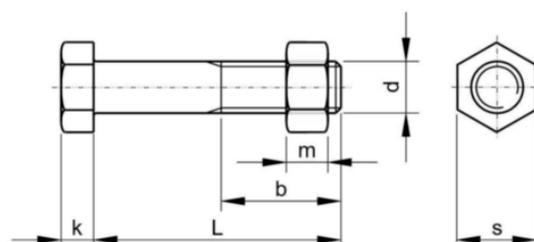

P

4.5

S

FABORY

70