


## Tornillo cabeza hexagonal con tuerca hexagonal DIN 601/555 Acero Sin revestimiento 4.6 M48X200

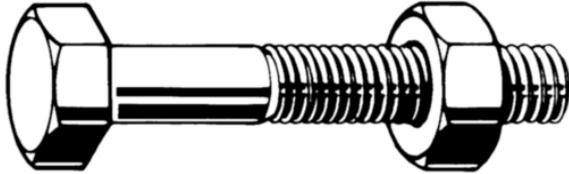

Artículo No.	08000.480.200
Marca	-
UBB	500648036746
UNSPSC	31161620
EAN	8717077287594
Env. de 1	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M48
Longitud	200 mm
Clase	4.6
Características de conducción	Hexagon
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica
Info	La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de [4].


### Normas

NEN	102/697
ISO	≈4016/4033
NF	E25-115-1/E25-402
DIN	601/555

### Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	108
b (min.): L200mm	121
d-D	M48
k	30
L (mm)	200
m	38

### Diseño técnico

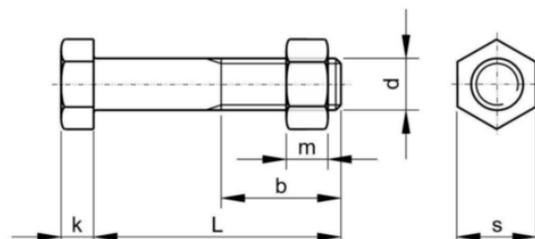

P

5

s

**FABORY**

75