


## Tornillo cabeza avellanada y cuello cuadrado con tuercas hexagonales DIN 605/555 Acero Sin revestimiento 4.6 M6X35

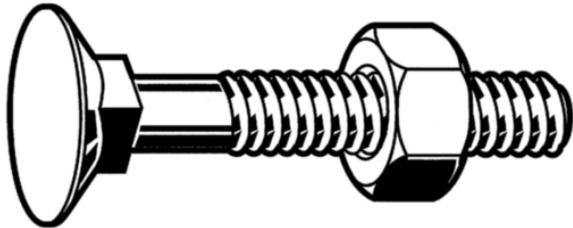

Artículo No.	08006.060.035
Marca	-
UBB	500648036902
UNSPSC	31161612
EAN	8717077287617
Env. de 200	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	35 mm
Clase	4.6
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica
Info	La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de  4 .


### Normas

DIN	605/555
-----	---------

### Especificación técnica

b (min.)	18
d-D	M6
dk (max.)	16.55
L (mm)	35
m	5
P	1

### Diseño técnico

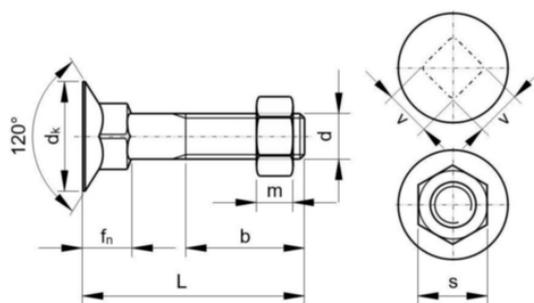

fn (max.)	7.45
s	10
v (max.)	6.48

**FABORY**