


Tornillo cabeza avellanada y cuello cuadrado con tuercas hexagonales DIN 605/555 Acero Sin revestimiento 4.6 M6X55

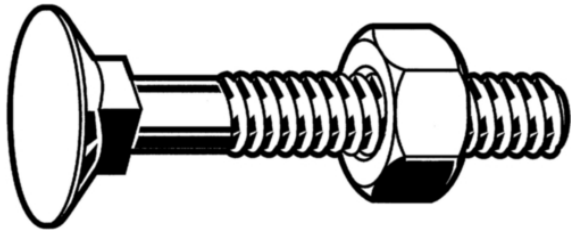

Artículo No.	08006.060.055
Marca	-
UBB	500648037322
UNSPSC	31161612
EAN	8717077287655
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M6
Anchura (L) (mm)	55
Clase	4.6
Material (largo)	Acero
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Dirección del hilo	Derecha
Rosca (larga)	Métrica
Info	The property class of the corresponding nuts is 4 as a minimum.

Normas

DIN	605/555
-----	---------

Especificación técnica

b (min.)	18
d_k (max.)	16.55
m	5
P	1
f_n (max.)	7,45
s	10
v (max.)	6.48

Diseño técnico

