


Tornillo cabeza hexagonal con tuerca hexagonal DIN 601/555 Acero Cincado 4.8 M20X190

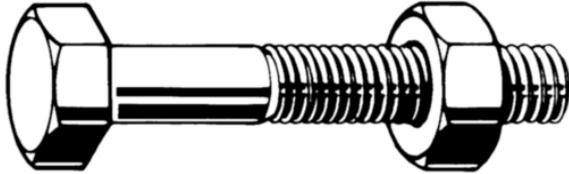

Artículo No.	08200.200.190
Marca	-
UBB	952351000395
UNSPSC	31161620
EAN	8715492552600
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M20
Longitud	190 mm
Clase	4.6
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica
Info	La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de 4 .


Normas

DIN	601/555
NEN	102/697
ISO	≈4016/4033
NF	E25-115-1/E25-402

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5

Diseño técnico

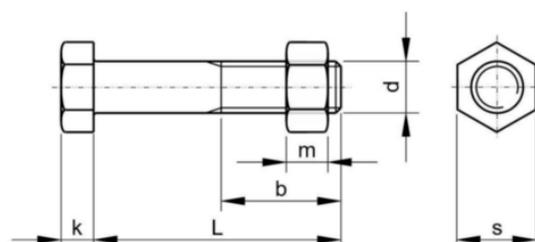

L (mm) 190

m 16

P 2.5

s 30