

Tornillo cabeza hexagonal con tuerca hexagonal DIN 601/555 Acero Cincado 4.8 M30X140

Artículo No.	08200.300.140
Marca	-
UBB	500644857616
UNSPSC	31161620
EAN	8717077034310
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M30
Longitud	140 mm
Clase	4.6
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica
Info	La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de [4].


Normas

NEN	102/697
NF	E25-115-1/E25-402
DIN	601/555
ISO	≈4016/4033

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	60
d-D	M30
k	18.7

Diseño técnico

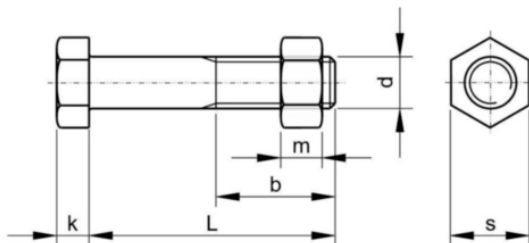

L (mm)	140
m	24
P	3.5
s	46