

Tornillo cabeza avellanada y cuello cuadrado con tuercas hexagonales DIN 605/555 Acero Cincado 4.6 M10X60

Artículo No.	08206.100.060
Marca	-
UBB	951351344761
UNSPSC	31161612
EAN	8715492553492
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M10
Longitud	60 mm
Clase	4.6
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica
Info	La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de [4].


Normas

DIN	605/555
-----	---------

Especificación técnica

b (min.)	26
d-D	M10
dk (max.)	24.65
L (mm)	60
m	8
P	1.5
fn (max.)	11.55

Diseño técnico

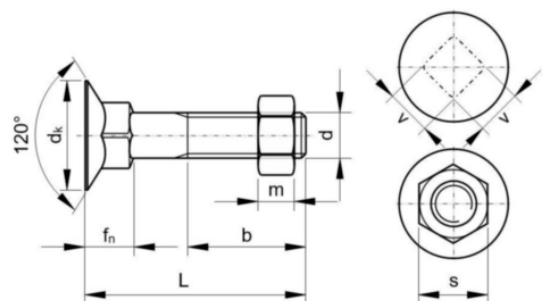

s

17

v (max.)

10.58

