


Tornillo cabeza avellanada ranura con tuerca din 7969 DIN 7969 Acero Cincado 4.6 M12X45

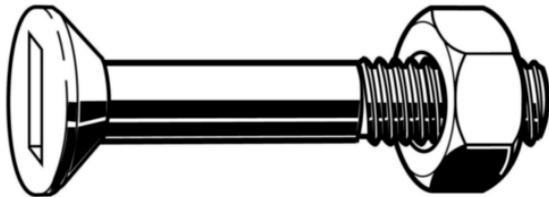

Artículo No.	08215.120.045
Marca	-
UBB	500650907198
UNSPSC	31162400
EAN	8717077305182
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M12
Longitud	45 mm
Clase	4.6
Características de conducción	Ranura
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

DIN	7969
-----	------

Especificación técnica

a	75
a (min.)	13.7
d-D	M12
dk	21
k	7
L (mm)	45
m	10.8
n	3
P	1.75

Diseño técnico

