

Parafuso cabeça oval arreigada quadrada com porca sextavada DIN 603/555 Acero Cincado 4.8 M6X120

Artículo No.	08250.060.120
Marca	-
UBB	950351602335
UNSPSC	31161612
EAN	8715492555014
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	120 mm
Clase	4.6
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica
Info	La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de [4].


Normas

BS	≈4933/3692
DIN	603/555
ISO	≈8677/4034
NEN	≈303/697
NF	≈E27-351/E25-402

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
dk (max.)	16.55
k (max.)	3.88
L (mm)	120
m	5

Diseño técnico

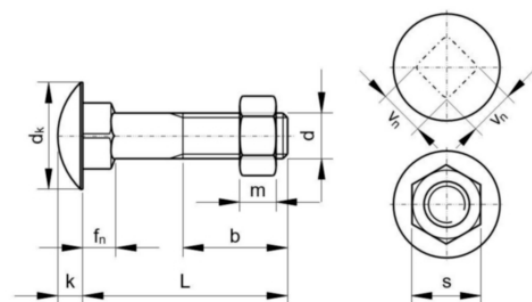

P	1
fn (max.)	4.6
s	10
Vn (max.)	6.48