

Parafuso cabeça oval arreigada quadrada com porca sextavada DIN 603/555 Aço Cincado 4.8 M8X16

Artículo No.	08250.080.016
Marca	-
UBB	951351962778
UNSPSC	31161612
EAN	8715492555182
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M8
Longitud	16 mm
Clase	4.6
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica
Info	La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de [4].


Normas

DIN	603/555
BS	≈4933/3692
NF	≈E27-351/E25-402
NEN	≈303/697
ISO	≈8677/4034

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L200mm	41
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
dk (max.)	20.65
k (max.)	4.88
L (mm)	16

Diseño técnico

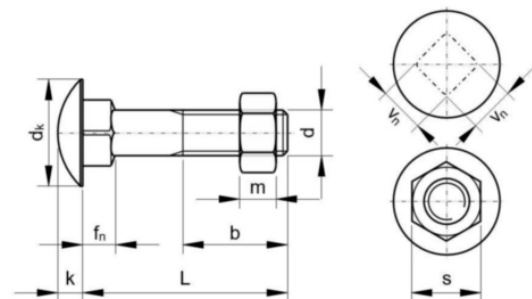

m	6.5
P	1.25
fn (max.)	5.6
s	13
Vn (max.)	8.58