


## Parafuso cabeza oval arreigada cuadrada com porca sextavada DIN 603/555 Acero Cincado 4.6 M12X60

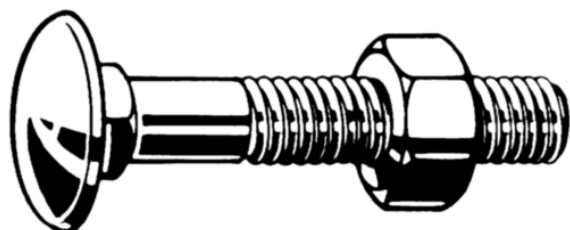

Artículo nr.	08250.120.060
Marca	-
UBB	950351608787
UNSPSC	31161612
EAN	8715492555878
Env. de 100	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M12
Anchura (L) (mm)	60
Info	The property class of the corresponding nuts is  4  as a minimum.
Clase	4.6
Material (largo)	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca (larga)	Métrica


### Normas

ISO	≈8677/4034
BS	≈4933/3692
NF	≈E27-351 / E25-402
DIN	603/555
NEN	≈303/697

### Especificación técnica

s	19
b (min.): 125mm<L≤200mm	36
b (min.): L≤125mm	30
b (min.): L>200mm	49
m	10
V <sub>n</sub> (max.)	12.7
k (max.)	6.95
d <sub>k</sub> (max.)	30.65

### Diseño técnico

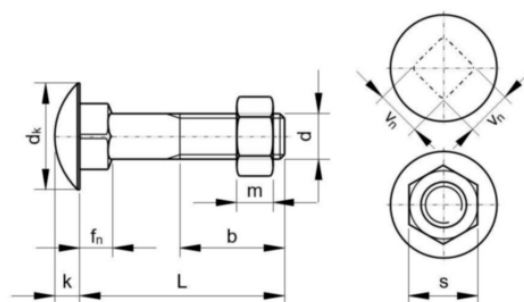

$f_n$ (max.)	8.75
--------------	------

P **FABORY** 1.75  
**OF COURSE.**

SETTING THE STANDARD  
IN FASTENING SOLUTIONS