


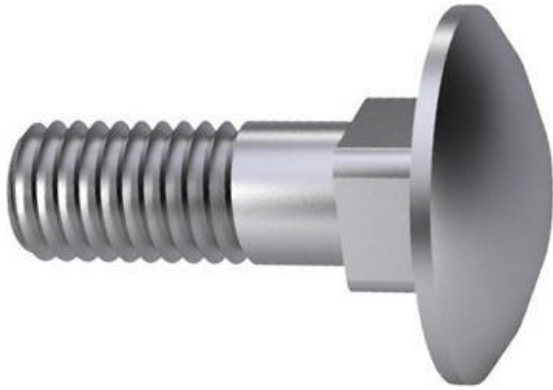

Tornillo de cabeza abombada y cuello cuadrado DIN 603 Acero Sin revestimiento 8.8 M6X20

Artículo No.	08310.060.020
Marca	-
UBB	950351616947
UNSPSC	31161612
EAN	8715492558220
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	20 mm
Threaded pitch (P)	1
Clase	8.8
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

BS	≈4933
DIN	603
ISO	≈8677
NEN	≈303

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
dk (max.)	16.55
k (max.)	3.88
L (mm)	20
P	1
fn (max.)	4.6
Vn (max.)	6.48

Diseño técnico

