


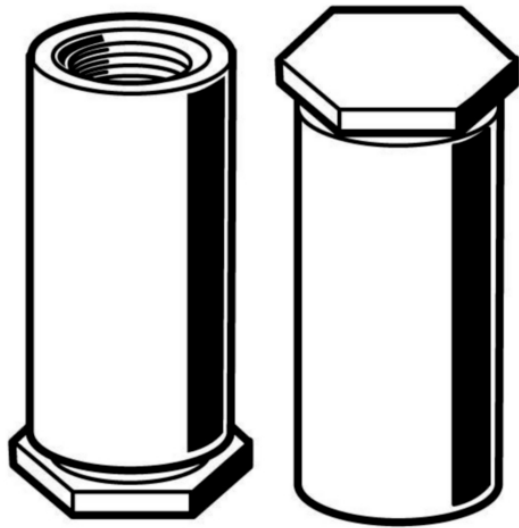

## Tuercas de clavar ciegas Acero Cincado M3X4,18X20X9,5

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Artículo No. | 14421.030.020          |
| Marca        | -                      |
| UBB          | 500656714432           |
| UNSPSC       | 31161816               |
| EAN          | 8712423015685          |
| Env. de 1000 | Solo embalaje completo |

### Parámetros técnicos


|                           |                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diámetro                  | M3                                                                                                                                                                          |
| Longitud                  | 20 mm                                                                                                                                                                       |
| Material                  | Acero                                                                                                                                                                       |
| Dirección del hilo        | Derecha                                                                                                                                                                     |
| Tratamiento de superficie | Cincado                                                                                                                                                                     |
| Rosca                     | Métrica                                                                                                                                                                     |
| Info                      | Las tuercas remachables son adecuadas para el uso en placas de acero con una dureza máxima de HRB70. Para las chapas de acero de mayor dureza, se recomiendan los remaches. |

### Normas

### Especificación técnica

|                    |      |
|--------------------|------|
| B (min.)           | 9.5  |
| C                  | 4.18 |
| d-D                | M3   |
| Tamaño del agujero | 4.2  |
| L (mm)             | 20   |

### Diseño técnico

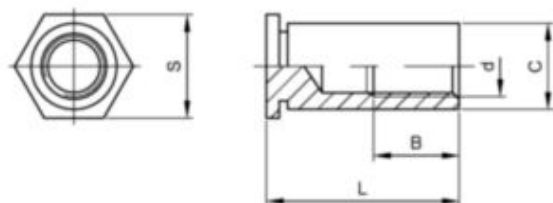

Distancia min. a los 6  
bordes

**EA RODV**

Espesor min. de 1  
lamina recomendado

S 4.8