


Tornillo cabeza en T con tuerca din 261 DIN 261/555 Acero Sin revestimiento 4.6 M24X90

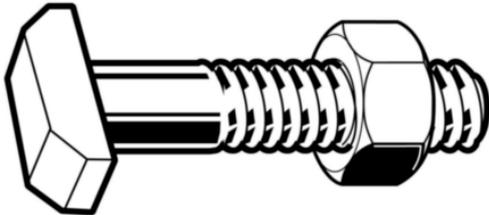

Artículo No.	16191.240.090
Marca	-
UBB	500650989519
UNSPSC	31162400
EAN	8717077313484
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M24
Longitud	90 mm
Clase	4.6
Forma de la cabeza	Cabeza en T
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

DIN	261/555
-----	---------

Especificación técnica

b	54
d-D	M24
ds (max.)	24.84
k (nom.)	15
L (mm)	90
m1	43
m2	19
n	24
P	3
s	36

Diseño técnico

