


## Tornillo cabeza tipo T / tuerca 38/17 Acero Cincado M12

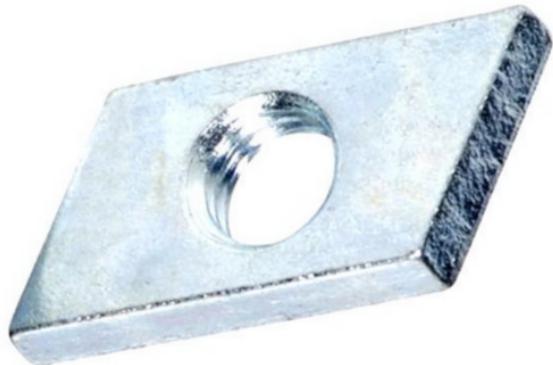

Artículo No.	16194.120.001
Marca	-
UBB	500650990251
UNSPSC	31162400
EAN	8717077313552
Env. de 100	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Longitud	34 mm
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica
Tipo no.	TYPE 38/17

### Normas

### Especificación técnica

b	17.6
d-D	M12
L (mm)	34
L	34
s	6.5

### Diseño técnico

