


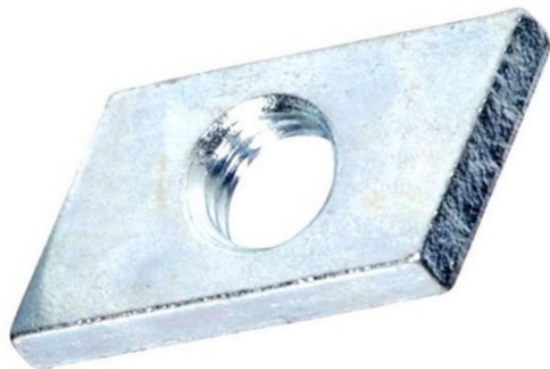

Tornillo cabeza tipo T / tuerca 50/40 Acero Cincado M8

Artículo No.	16197.080.001
Marca	-
UBB	500650990418
UNSPSC	31162400
EAN	8717077313576
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M8
Longitud	41.5 mm
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica
Tipo no.	TYPE 50/40

Normas

Especificación técnica

b	20.5
d-D	M8
L (mm)	41.5
L	41.5
s	4

Diseño técnico

