


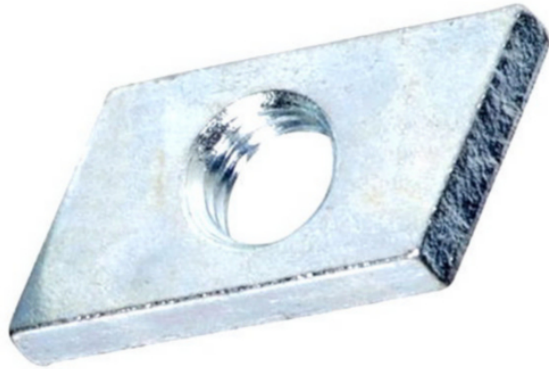

Tornillo cabeza tipo T / tuerca 50/40 Acero Cincado M12

Artículo No.	16197.120.001
Marca	-
UBB	500650990665
UNSPSC	31162400
EAN	8717077313590
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Longitud	41.5 mm
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica
Tipo no.	TYPE 50/40

Normas

Especificación técnica

b	20.5
d-D	M12
L (mm)	41.5
L	41.5
s	4

Diseño técnico

