


Tornillo de ojo Acero Cincado M5X15X8

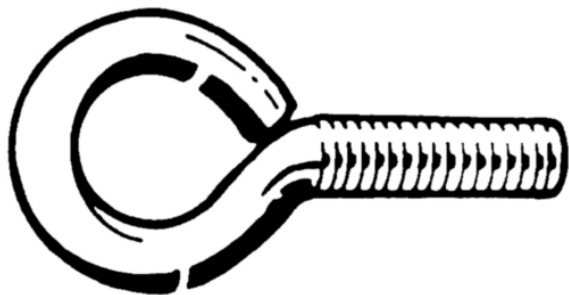

Artículo No.	17420.051.508
Marca	-
UBB	408370392016
UNSPSC	31161610
EAN	8712547016025
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

D	8
d ₁	M5
Diámetro (d-D)	M5
Diámetro del ojo	8
Anchura (L) (mm)	15
Material (largo)	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca (larga)	Métrica
Tipo no.	111G

Normas

Especificación técnica

d ₂	4.4
P	0.80

Diseño técnico

