


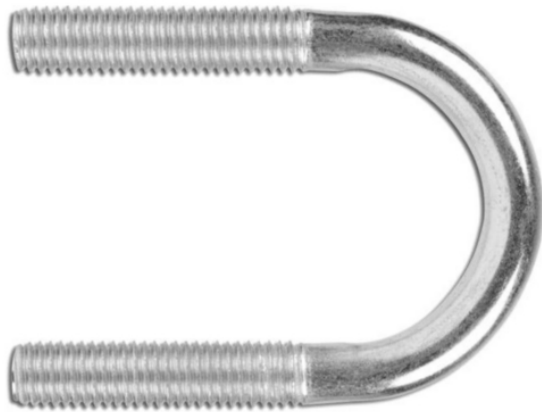

Tornillo U artigo 40R Acero inoxidable (Inox) A2 M6X53X34X25

Artículo No.	17567.060.034
Marca	-
UBB	408373269393
UNSPSC	31161616
EAN	8712547004060
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	53 mm
D (Inch)	0.75inch
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Rosca	Métrica

Normas

Especificación técnica

b	25
d-D	M6
d	6
D (mm)	27
E	34
Para tubo ø	0.75
L (mm)	53
L1	47
L2	33.5
L3	20

Diseño técnico

