


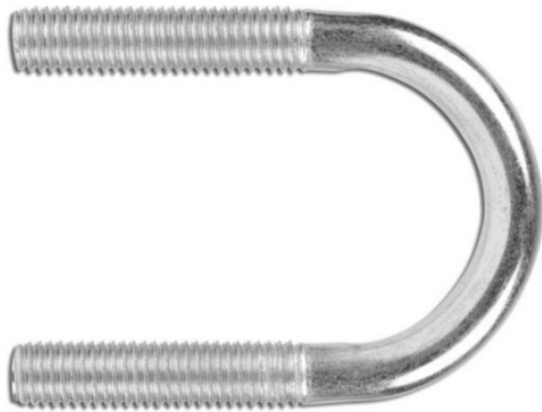

Tornillo U artigo 40R Acero inoxidable (Inox) A2 M8X99X71X40

Artículo No.	17567.080.073
Marca	-
UBB	408373269708
UNSPSC	31161616
EAN	8712547004107
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M8
Longitud	99 mm
D (Inch)	2inch
Material	Acero inoxidable
Material técnico	A2
Rosca	Métrica

Normas

Especificación técnica

b	40
d-D	M8
d	8
D (mm)	60
E	71
Para tubo ø	2
L (mm)	99
L1	91
L2	61
L3	31

Diseño técnico

