


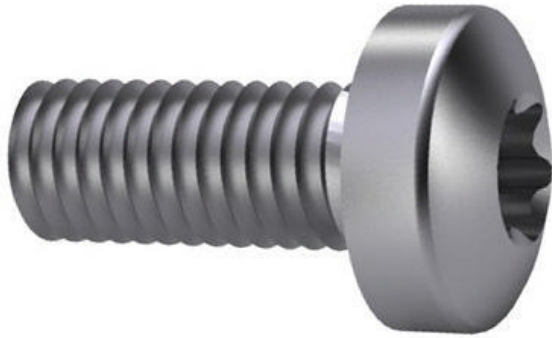

Tornillo cabeza cilíndrica hexalobular ISO 14583 Acero Cincado 4.8 M5X16

Artículo No.	24425.050.016
Marca	-
UBB	500649012886
UNSPSC	31161504
EAN	8717077249707
Env. de 1000	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M5
Longitud	16 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Hexalobular
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica baja
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Normas

ISO	14583
-----	-------

Especificación técnica

d-D	M5
Thread length (min.)	38
dk (max.)	9.5
Rosca total C ≤	40
k (max.)	3.7
L (mm)	16
P	0.8
Llave de vaso	25

Diseño técnico

