


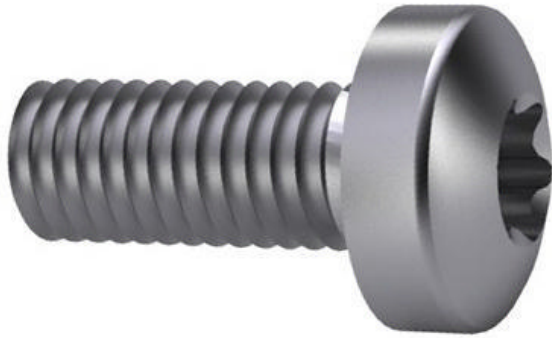

Tornillo cabeza cilíndrica hexalobular ISO 14583 Acero Cincado 4.8 M5X18

Artículo No.	24425.050.018
Marca	-
UBB	500649012969
UNSPSC	31161504
EAN	8717077249714
Env. de 1000	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M5
Longitud	18 mm
Clase	4.8
Características de conducción	Hexalobular
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica baja
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Normas

ISO	14583
-----	-------

Especificación técnica

d-D	M5
Thread length (min.)	38
dk (max.)	9.5
Rosca total C ≤	40
k (max.)	3.7
L (mm)	18
P	0.8
Llave de vaso	25

Diseño técnico

