


## Tornillo cabeza cilíndrica, hexalobular DIN ≈7985 Acero Cincado 4.8 M5X20

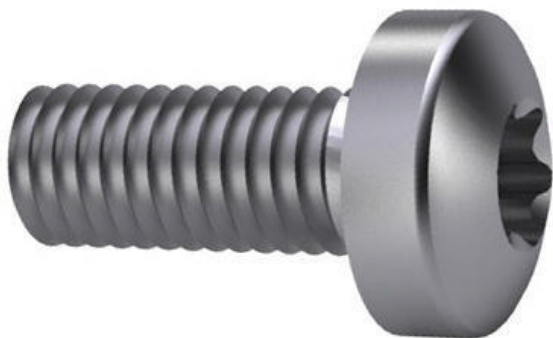

Artículo No.	24663.050.020
Marca	-
UBB	500651053273
UNSPSC	31162400
EAN	8717077319783
Env. de 1000	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M5
Anchura (L) (mm)	20
Clase	4.8
Material (largo)	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Características de conducción	Hexalobular
Dirección del hilo	Derecha
Rosca (larga)	Métrica

### Normas

DIN	≈7985
ISO	≈14583

### Especificación técnica

Thread length (min.)	25
$d_k$ (max.)	10
Rosca total $C \leq$	28
k	3,8
P	0.80
Llave de vaso	T25

### Diseño técnico

