


Tornillo autorroscante cabeza hexagonal sin punta DIN 7976 F Acero Cincado ST4,2X19MM

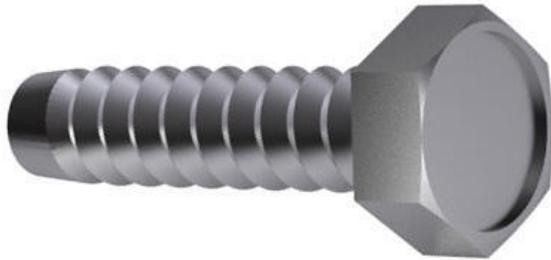

Artículo No.	26180.042.019
Marca	-
UBB	500645230177
UNSPSC	31161507
EAN	8717077064515
Env. de 500	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	4.2 mm
Longitud	19 mm
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Autorroscante
Info	sin punta

Normas

ISO	≈1479 F
BS	≈4174-B
ASME	≈B18.6.5M-B
DIN	7976 F
NF	≈E25-662 F

Especificación técnica

D (mm)	4.2
k	2.8
L (mm)	19
P	1.4
s	7

Diseño técnico

