


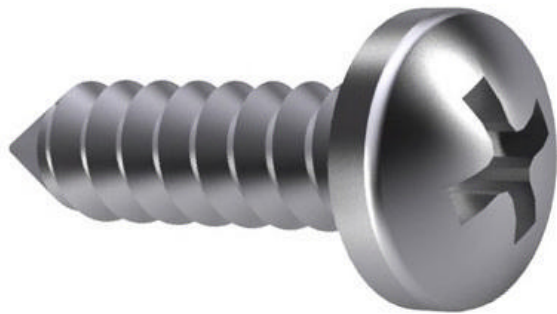

Tornillo autorroscante cabeza cilíndrica Phillips DIN 7981 C-H Acero Niquelado ST4,2X9,5MM

Artículo No.	26200.042.009
Marca	-
UBB	950352066225
UNSPSC	31161507
EAN	8715492652980
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	4.2 mm
Longitud	9.5 mm
Características de conducción	Phillips
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Niquelado
Rosca	Autorroscante
Info	Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Normas

ISO	7049 CH
ASME	B18.6.4
DIN	7981 CH
NF	E25-658

Especificación técnica

D (mm)	4.2
dk	8.2
k	3.05
L (mm)	9.5
Nr. ranura	2
P	1.4

Diseño técnico

