


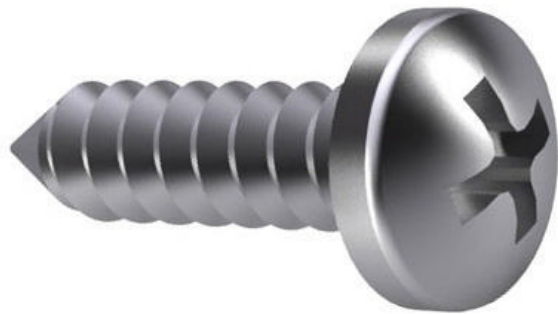

Tornillo autorroscante cabeza cilíndrica Phillips DIN 7981 C-H Acero Cincado ST2,2X19MM

Artículo No.	26660.022.019
Marca	-
UBB	500645241554
UNSPSC	31161507
EAN	8717077065659
Env. de 2000	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	2.2 mm
Longitud	19 mm
Características de conducción	Phillips
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Autorroscante

Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Normas

ISO	7049 CH
NF	E25-658
ASME	B18.6.4
DIN	7981 CH

Especificación técnica

D (mm)	2.2
dk	4.2
k	1.8
L (mm)	19
Nr. ranura	1
P	0.8

Diseño técnico

